



Produktbeschreibung
MRC: Munters Rollcurtain

- Der Munters Rollcurtain schützt gegen Wind und Wetter
- Variabler Öffnungsgrad bis 4 Meter Öffnungshöhe mit Gurt-System
- Hergestellt aus strapazierfähiger, lichtdurchlässiger, UV beschichteter PVC-Plane und Polyestergewebe-Kern
- Der Curtain wirkt antistatisch gegenüber Stroh, Staub und Sand
- Optimale Lichtdurchlässigkeit
- Regulierung halb- oder vollautomatisch
- Der Curtain öffnet von oben nach unten und wickelt dabei unten auf

MRC: Munters Rollcurtain

Der Munters Rollcurtain wurde für die Lüftung in Rinder-, Schweine- und Geflügelställen entwickelt. Der Curtain ersetzt einen Teil der Seitenwand und ist äußerst stabil und wartungsfreundlich.

Der Curtain wird direkt in die Wandöffnung montiert, so dass Luftzug unter der Plane vermieden wird. Die Plane wickelt glatt am unteren Aluminium-Kederrohr auf. Der Öffnungsgrad kann zwischen ganz offen zu ganz geschlossen je nach Bedarf variieren.

Munters A/S,
Nordvestvej, 3 - 9600 Aars, Denmark / Tel. +45 986 233 11 / Fax +45 986 213 54 /
www.munters.dk/agro



Produktbeschreibung

Der Munters Rollcurtain ist aus strapazierfähiger, UV beschichteter PVC Plane mit Polyester-Kern hergestellt. Die Plane ist zu einem optimalen Grad lichtdurchlässig, verhindert jedoch direkte Sonneneinstrahlung. Die Plane wirkt antistatisch gegenüber Stroh, Staub und Sand.


Als Windschutzrohre werden senkrechte Rohre mit einfachen Montagebeschlägen in regelmäßigen Abständen (je nach Curtainhöhe) vor und hinter das Curtain-System montiert. Die Rohre sind aus Eisen und mit einer Kunststoffhülse umgeben. Somit entsteht ein wirksamer Windschutz, der die Funktion auch bei starkem Wind garantiert.

An beiden Enden des Rollcurtain schließt ein dreiseitig geschlossener Endabschluss das System als Einheit ab.

Das System bewegt sich mit einem wartungsfreundlichen und strapazierfähigem Gurt-System, das senkrecht mithilfe zweier Getriebemotoren bedient wird. Man kann sich für eine halbautomatische Lösung mit Handregler entscheiden, oder für eine vollautomatische Lösung, bei der der Öffnungsgrad mit einer Munters NaturalCenter/Master-Klimasteuerung und einer Wetterstation individuell bestimmt wird. Die maximale Öffnungshöhe beträgt 4,00 m.

Technische Daten

Max Höhe	4 meter
Max Länge	100 m (max 300 m ² per section)
Elektro	3 Phasen 400V
Funktion	Öffnet von oben nach unten
Zubehör	Regulierung vollautomatisch

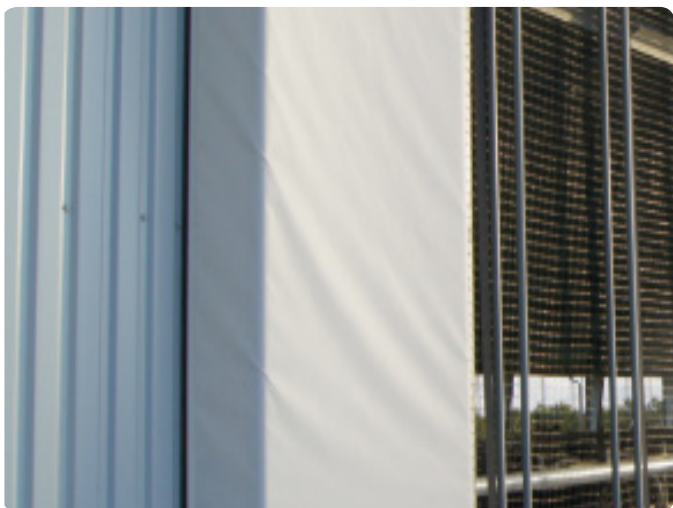

Australia Munters Pty Limited, Phone +61 2 6025 6422, **Brazil** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Phone +55 41 3317 5050, **Canada** Munters Corporation Mason, Phone +1 517 676 7070, **China** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Phone +86 10 80 481 121, **Denmark** Munters A/S, Phone +45 9862 3311, **India** Munters India, Phone +91 20 3052 2520, **Indonesia** Munters, Phone +62 818 739 235, **Italy** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Phone +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Phone +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Phone +82 2 761 8701, **Mexico** Munters Mexico, Phone +52 818 262 54 00, **Russia** Munters AB, Phone +7 812 448 5740, **Singapore** Munters Pte Ltd., Phone +65 744 6828, **South Africa and Sub-Sahara Countries** Munters (Pty) Ltd., Phone +27 11 997 2000, **Spain** Munters Spain S.A., Phone +34 91 640 09 02, **Sweden** Munters AB, Phone +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Phone +66 2 642 2670, **Turkey** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Phone +90 322 231 1338, **USA** Munters Corporation Mason, Phone +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Phone +84 8 3825 6838, **Export & Other countries** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Phone +39 0183 52 11

Munters behält sich das Recht auf jederzeitige Änderung von Spezifikationen, Mengen usw. aus Produktions- oder anderen Gründen nach Drucklegung vor © Munters, 2015

Ihr Fachhändler