



Produktbeschreibung
MDC: Munters Duplex Curtain


- Schützt gegen Wind und Wetter
- Variabel Öffnungsgrad
- Curtain öffnet von unten nach oben oder von oben nach unten
- Abriebfestes Curtainmaterial: UV stabile PVC-Beschichtung auf starkem Polyester-Gewebekern
- Antistatisches Material gegen Stroh-, Sand- und Staubablagerungen
- "Click & Go" Windrohre machen seitlichen Zugang mit Maschinen zum Ausmisten möglich
- Optimaler Lichtdurchlass

MDC: Munters Duplex Curtain

Munters Duplex Curtain findet häufig Verwendung in Ställen, die einen seitlichen Zugang in das Gebäude erfordern und wo die Anforderungen einer flexiblen Lüftung hoch sind.

Der Duplex Curtain kombiniert somit hohe Ansprüche an eine flexible Seitenlüftung mit der Möglichkeit, auf ganzer Länge seitlich in das Gebäude hineinfahren zu können.

Der Duplex Curtain öffnet von unten nach oben und von oben nach unten auf, je nachdem wie viel Fläche auf welcher Höhe die Wand in einer bestimmten Position verschließen soll. Für einen Zugang von außen in den Stall durch den Curtain, werden abnehmbare Windrohre angeboten.

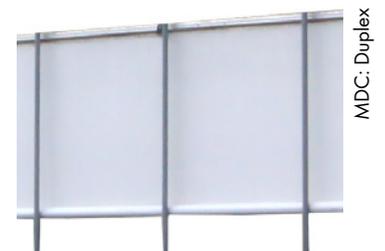

MDC: Duplex

Produktbeschreibung

Der Duplex Curtain besteht, wie die meisten Munters-Curtain-Systeme, aus strapazierfähigem und abriebfestem Curtainmaterial. Aussen mit UV stabiler PVC-Beschichtung, innen mit starkem Polyester-Gewebekern.


Die weiß-transparente Farbe bietet den optimalen Lichtdurchlass bei gleichzeitiger Beschattung. Das Curtain-Material wirkt antistatisch gegen Stroh-, Sand- und Staubablagerungen.

Als Windschutz werden Windrohre jeweils innen und außen verwendet. Der Abstand der Windrohre wird je nach Öffnungshöhe des Curtain berechnet. Die Windrohre sind aus verzinktem Eisen mit einer Kunststoffhülse von außen, so dass das Curtainmaterial keine Abnutzung erfährt. Die innen und außen montierten Windrohre fungieren im oberen Bereich als Curtain-Fixierung.

Für einen Zugang von außen in den Stall durch den Curtain, werden abnehmbare Windrohre mit dem sogenannten "click-and-go" System verwendet, bei dem die Windrohre mit Klickverschluss einfach abgenommen werden, um den kompletten Bereich zwischen den Gebäudestützen befahrbar zu machen.

Technische Daten

Max Höhe	4 Meter
Max Länge	100 Meter (max 300 m ² pro Curtain)
Elektro	400V 3 Phasen
Funktion	Öffnet von unten nach oben oder von oben nach unten
Zubehör	"click-and-go" Windrohre

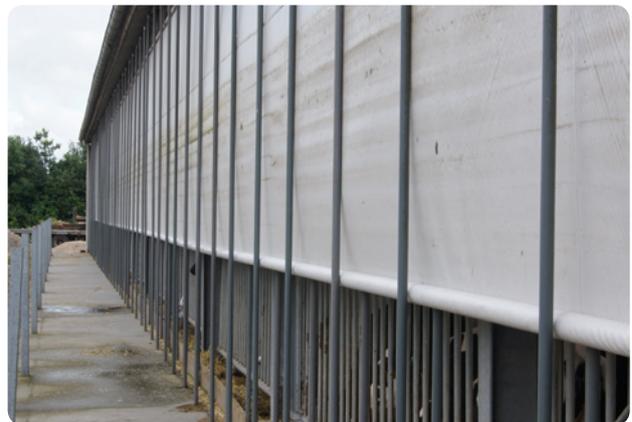

Australien Munters Pty Limited, Tel. +61 2 8843 1594, **Brasilien** Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Tel. +55 41 3317 5050, **Kanada** Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, **China** Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Tel. +86 10 80 418 000, **Dänmark** Munters A/S, Tel. +45 9862 3311, **India** Munters India, Tel. +91 20 3052 2520, **Indonesien** Munters, Tel. +62 818 739 235, **Italien** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia, Tel. +39 0183 52 11, **Japan** Munters K.K., Tel. +81 3 5970 0021, **Korea** Munters Korea Co. Ltd., Tel. +82 2 761 8701, **Mexiko** Munters Mexico, Tel. +52 818 262 54 00, **Singapur** Munters Pte Ltd., Tel. +65 744 6828, **Südafrika und Sub-Sahara-Länder** Munters (Pty) Ltd., Tel. +27 11 997 2000, **Spanien** Munters Spain S.A., Tel. +34 91 640 09 02, **Schweden** Munters AB, Tel. +46 8 626 63 00, **Thailand** Munters Co. Ltd., Tel. +66 2 642 2670, **Türkie** Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş., Tel. +90 262 751 3750, **USA** Munters Corporation Mason, Tel. +1 517 676 7070, **Vietnam** Munters Vietnam, Tel. +84 8 3825 6838, **Export & andere Länder** Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Tel. +39 0183 52 11

Ihr Fachhändler